

Technisches Datenblatt

Kabelklammer für 8 Leitungen

Art.-Nr. 2204020



Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2204020
Typ	2035 M A2
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Dimension	8xNYM3x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste Verkaufseinheit	20,00 Stück
Gewicht	1,03 kg/100 St.

Technische Daten

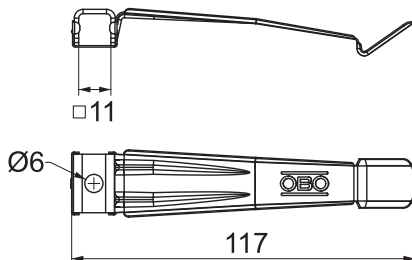

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8,00
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Dübel	<input type="checkbox"/>