

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1177451

**OBO**  
BETTERMANN



Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.  
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.




**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1177451
Typ	2056U 3 46 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	3-fach
Dimension	40-46mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	18,95 kg/100 St.

### Technische Daten

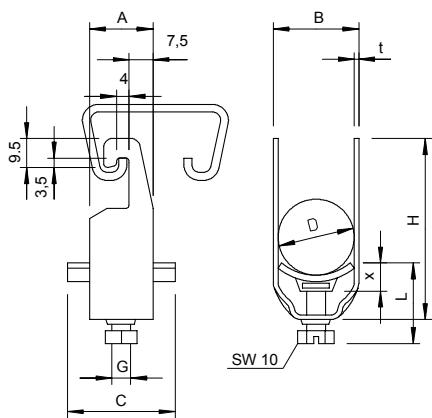

Maß A	23,00 mm
Maß B	51,00 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	177,00 mm
Maß L	56,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	5,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	3
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	79,00 mm
für 1 Kabel L	37,50 mm
für 2 Kabel H	128,00 mm
für 2 Kabel L	44,50 mm
für 3 Kabel H	177,00 mm
für 3 Kabel L	56,50 mm
für Rohrdurchmesser	40 mm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1177451



### Technische Daten

Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	40,00 - 46,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl