

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1175904

OBO
BETTERMANN



Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.





St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1175904
Typ	2056U 90 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Dimension	82-90mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	26,20 kg/100 St.

Technische Daten

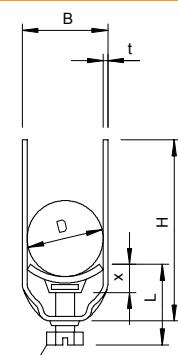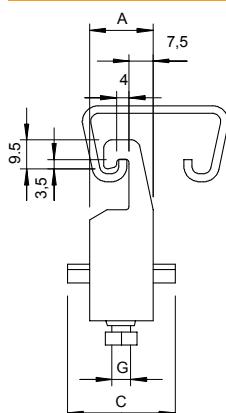

Maß A	25,00 mm
Maß B	97,00 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	125,00 mm
Maß L	45,50 mm
Maß t	3,00 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	125,00 mm
für 1 Kabel L	45,50 mm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1175904



Technische Daten

Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	82,00 - 90,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl