

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1180649

**OBO**  
BETTERMANN



Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.  
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.  
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.




**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1180649
Typ	2056W 64 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Dimension	58-64mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	18,60 kg/100 St.

### Technische Daten

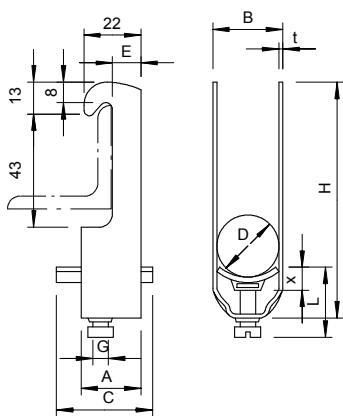

Maß A	25,00 mm
Maß B	70,00 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,50 mm
Maß G	M8
Maß H	130,00 mm
Maß L	32,50 mm
Maß t	2,50 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	130,00 mm
für 1 Kabel L	32,50 mm
für Rohrdurchmesser	63 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1180649



### Technische Daten

Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	58,00 - 64,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl