

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht

Art.-Nr. 1115460

OBO
BETTERMANN



Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1115460
Typ	2069 15 1.5 FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht, 1,5mm Stärke
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	66,00 kg/100 m

Technische Daten

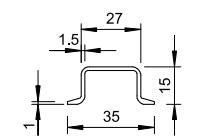

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	15,00 mm
Abmessung BxH	35 x 15 mm
Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	1,50 mm
Bund	20,00 m
Bohrlochabstand mittig	25,00 mm
Lochform	Langloch
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>

