

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht

Art.-Nr. 1115553

OBO
BETTERMANN



Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).




St Stahl
GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Art.-Nr.	1115553
Typ	2069 15 2.2 GTP
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, 2,25mm Stärke
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberfläche Kürzel	GTP
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	97,00 kg/100 m

Technische Daten

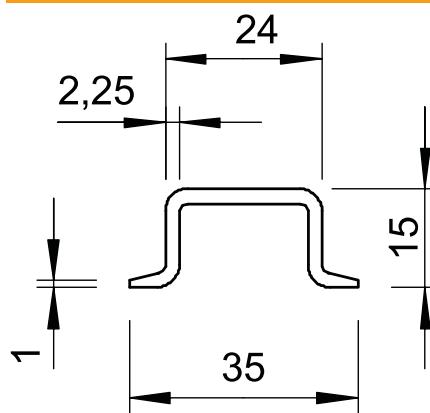

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	15,00 mm
Abmessung BxH	35 x 15 mm
Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	2,25 mm
Bund	20,00 m
Lochform	ohne
Mit Lochung	□