

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.-Nr. 1385089

OBO
BETTERMANN




CE St

Stahl
tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1385089
Typ	2900WM6 42,5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	1 1/4"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	7,64 kg/100 St.

Technische Daten

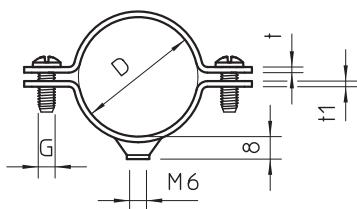

Länge	83,00 mm
Breite	20,00 mm
Maß A	83,00 mm
Maß B	67,00 mm
Maß D	42,50 mm
Maß D	42,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß t1	2,00 mm
Maß x	3,00 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	42,5 mm
für Rohrdurchmesser	M40 mm
Gewinde	M6
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	1 1/4"
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2,00 mm
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D	39,50 - 42,50 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>