

# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.-Nr. 1387014

**OBO**  
BETTERMANN





CE St

Stahl  
tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1387014
Typ	2900WM8 17 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M8
Dimension	3/8"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	5,04 kg/100 St.

### Technische Daten

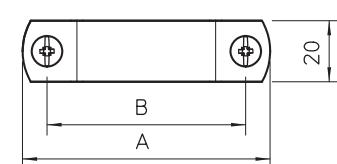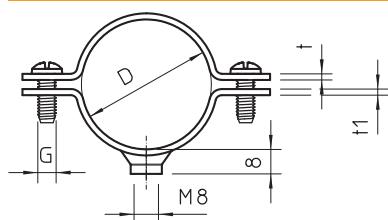

Länge	52,00 mm
Breite	20,00 mm
Maß A	52,00 mm
Maß B	36,00 mm
Maß D	17,00 mm
Maß D	17,00 mm
Maß t	2,50 mm
Maß t1	2,00 mm
Maß x	1,00 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	17 mm
für Rohrdurchmesser	M16 mm
Gewinde	M8
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	3/8"
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M8 mm
Materialstärke	2,00 mm
Schraube	M6 x 16
Spannbereich D	16,00 - 17,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>