

# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.-Nr. 1387154

**OBO**  
BETTERMANN





CE St

Stahl  
tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1387154
Typ	2900WM8 75.5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M8
Dimension	2 1/2"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	21,00 kg/100 St.

### Technische Daten

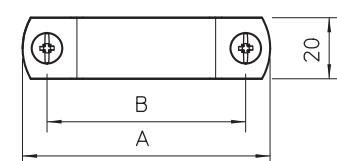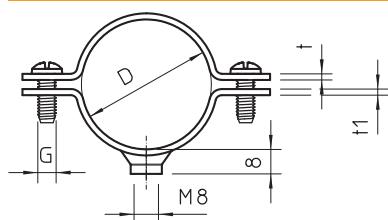

Länge	125,00 mm
Breite	20,00 mm
Maß A	125,00 mm
Maß B	105,00 mm
Maß D	75,50 mm
Maß D	75,50 mm
Maß t	3,00 mm
Maß t1	3,00 mm
Maß x	4,00 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	75,5 mm
für Rohrdurchmesser	M80 mm
Gewinde	M8
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	2 1/2"
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M8 mm
Materialstärke	3,00 mm
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D	71,50 - 75,50 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>