

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.-Nr. 1383485

OBO
BETTERMANN



Mit Gewinde M6.



CE

St Stahl
G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1383485
Typ	2900 M6 54-60 G
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	54-60mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	8,97 kg/100 St.

Technische Daten

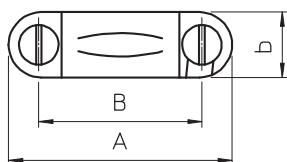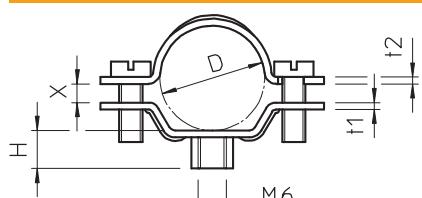

Länge	102,00 mm
Breite	18,00 mm
Maß A	102,00 mm
Maß B	86,00 mm
Maß b	18,00 mm
Maß D	59,30 mm
Maß d	59,30 mm
Maß H	8,00 mm
Maß L	102,00 mm
Maß t1	2,00 mm
Maß t2	2,00 mm
Maß x	6,30 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Größe	Pg 48
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2,00 mm
Schraube	M6 x 15
Spannbereich D	54,00 - 60,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>