

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe

Art.-Nr. 2153960

**OBO**  
BETTERMANN




CE IP 44 M DVE PVC

PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2153960
Typ	2953 M16 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe
Dimension	M16
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 m
Gewicht	7,70 kg/100 m

### Technische Daten

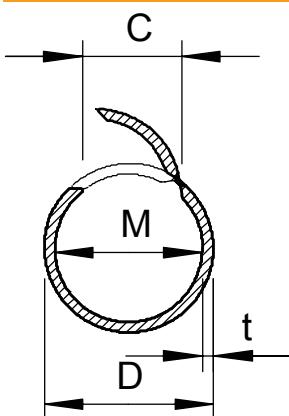

Länge	2.000,00 mm
Maß C	8,2 mm
Maß D	15,60 mm
Maß M	13,2
Maß t	1,20 mm
Aufputz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Bauform	angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	M16
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Installation auf Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Installations im Erdreich	<input type="checkbox"/>
Installation im Freien	<input type="checkbox"/>
Maschinen und Anlageninstal- lation	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
Temperaturbereich	-25+60 °C
Unterflurinstallation (Estrich)	<input type="checkbox"/>
Unterputz	<input type="checkbox"/>

### Klassifizierungcode für Elektro Rohr Normen