

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe

Art.-Nr. 2153969

OBO
BETTERMANN




CE IP 44 M DVE PVC

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	2153969
Typ	2953 M32 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe
Dimension	M32
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 m
Gewicht	21,50 kg/100 m

Technische Daten

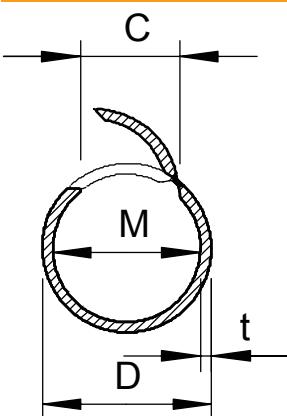

Länge	2.000,00 mm
Maß C	17 mm
Maß D	32,00 mm
Maß M	28,6
Maß t	1,70 mm
Aufputz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Bauform	angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	M32
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Installation auf Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Installations im Erdreich	<input type="checkbox"/>
Installation im Freien	<input type="checkbox"/>
Maschinen und Anlageninstal-	<input checked="" type="checkbox"/>
lation	
Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
Temperaturbereich	-25+60 °C
Unterflurinstallation (Estrich)	<input type="checkbox"/>
Unterputz	<input type="checkbox"/>

Klassifizierungcode für Elektro Rohr Normen