


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe Verbindungsmuffe

Art.-Nr. 2153975

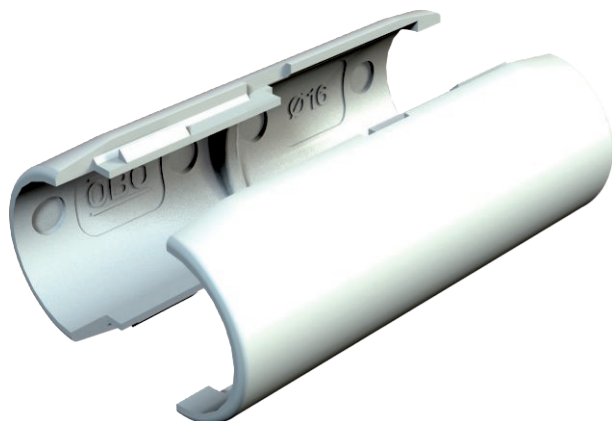

Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	2153975
Typ	2953 M M25 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Verbindungsmuffe
Dimension	M25
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	1,35 kg/100 St.

Technische Daten

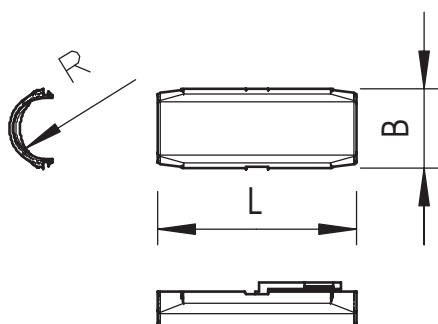

Maß B	31,20 mm
Maß L	72,00 mm
Maß R	12,55 mm
Größe	M25
Halogenfrei	☐
Oberfläche poliert	☐
Temperatureinsatzbereich	0,00 - 60,00 °C