


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe Verbindungs muf fe

Art.-Nr. 2153977

OBO
BETTERMANN

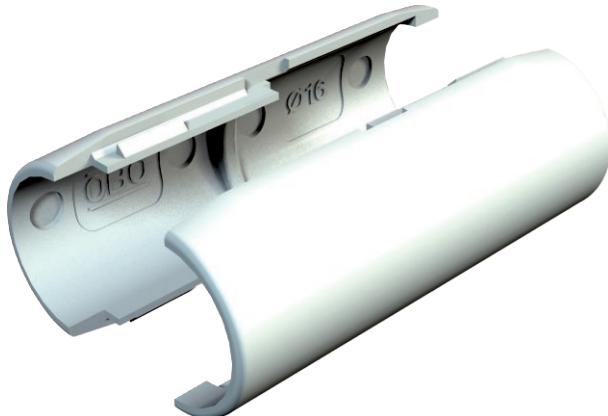

Verbindungs muf fe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von -25° bis + 60° C.


CE IP 44 M DVE PVC

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | 2153977 |
| Typ | 2953 M M32 RW |
| Bezeichnung 1 | Quick-Pipe-Verbindungs muf fe |
| Dimension | M32 |
| Farbe | reinweiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Werkstoff Kürzel | PVC |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück |
| Gewicht | 2,08 kg/100 St. |

Technische Daten

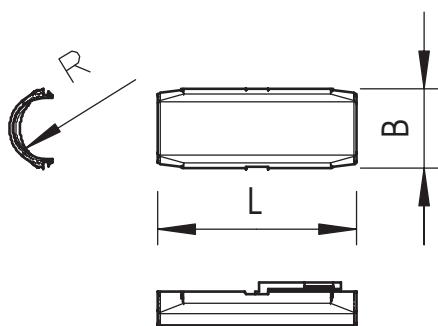

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Maß B | 38,70 mm |
| Maß L | 80,00 mm |
| Maß R | 15,95 mm |
| Größe | M32 |
| Halogenfrei | <input type="checkbox"/> |
| Oberfläche poliert | <input type="checkbox"/> |
| Temperatur eingesatzbereich | 0,00 - 60,00 °C |