

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-T-Stück

Art.-Nr. 2153876



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	2153876
Typ	2953 T M25 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	3,20 kg/100 St.

Technische Daten

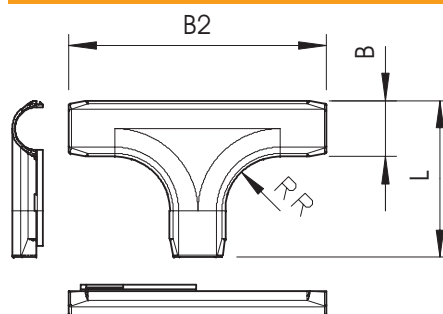

Maß B	31,20 mm
Maß B2	123,20 mm
Maß L	77,20 mm
Maß R	22,00 mm
Ausführung	Steck
Ausführung	Steck
Größe	M25
Halogenfrei	☐
Mit Muffe	☐
Oberfläche poliert	☐
Oberfläche gebürstet	☐
Temperatureinsatzbereich	0,00 - 60,00 °C