

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe-T-Stück

Art.-Nr. 2153878

**OBO**  
BETTERMANN



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.


CE IP 44 M DKE PVC

PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	2153878
Typ	2953 T M32 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Dimension	M32
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	4,64 kg/100 St.

### Technische Daten

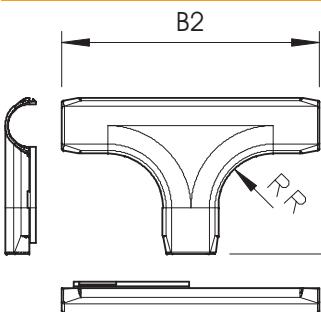

Maß B	38,70 mm
Maß B2	134,70 mm
Maß L	86,70 mm
Maß R	22,00 mm
Ausführung	Steck
Ausführung	Steck
Größe	M32
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Temperaturbereich	0,00 - 60,00 °C