

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig steingrau

Art.-Nr. 2149309



OBO Quick-Schelle Typ 2955F/...: flammwidrige Ausführung für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm,

max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2149309
Typ	2955 F M20 STGR
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Bezeichnung 2	flammwidrig
Dimension	M20
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7.030,00
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,33 kg/100 St.

Technische Daten

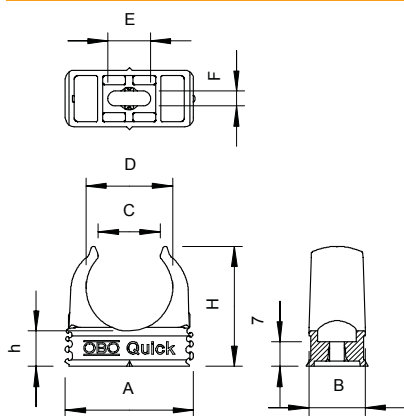

Maß A	30,30 mm
Maß B	16,00 mm
Maß C	14 mm
Maß D	19,40 mm
Maß E	9,00 mm
Maß F	4,20 mm
Maß H	29,50 mm
Maß h	10,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Auszugswerte	90 N
Befestigungsart	Schraubloch
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße	M20
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>