

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149022

**OBO**  
BETTERMANN



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.


CE M PP

PP Polypropylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	2149022
Typ	2955 M32
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Dimension	M32
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,63 kg/100 St.

### Technische Daten

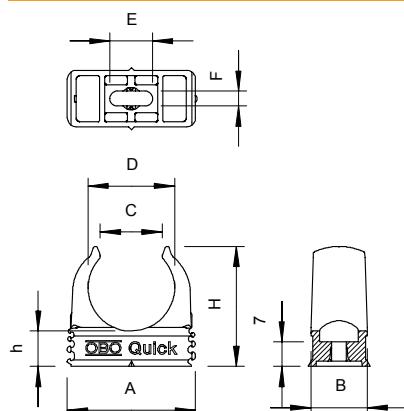

Maß A	46,30 - 46,30 mm
Maß B	16,00 mm
Maß C	22,4 mm
Maß D	31,40 mm
Maß E	12,00 mm
Maß F	4,20 mm
Maß H	42,00 mm
Maß h	11,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	120 N
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,12 kN
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Nenngröße	M32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Spannbereich D	32,00 - 32,00 mm
UV-beständig	<input type="checkbox"/>