

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer

Art.-Nr. 5327083

**OBO**  
BETTERMANN



Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt.  
Zur Einzelabhängung von Bauteilen.


CE St

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5327083
Typ	325 80 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsklammer
Dimension	80mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	32,00 kg/100 St.

### Technische Daten

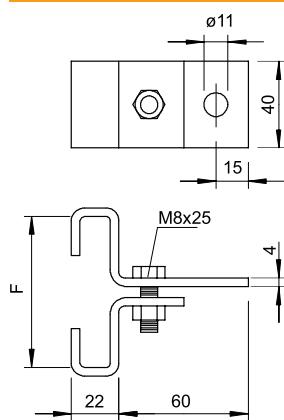

Breite	40,00 mm
Höhe	60,00 mm
Befestigungsart	klemmen
Befestigungslöch	11,00 mm
Bruchlast	10,00 kN
Bruchlast	10.000,00 N
Flanschdicke	80,00 mm
Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>