

Technisches Datenblatt

ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14

Art.-Nr. 2215144




PP Polypropylen

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitz, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

Stammdaten

Art.-Nr.	2215144
Typ	4031 10-14
Bezeichnung 1	ISO-Nagelschelle
Dimension	10-14mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7.035.00
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,10 kg/100 St.

Technische Daten

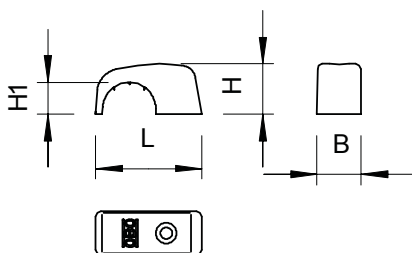

Maß B	10,00 mm
Maß H	12,50 mm
Maß H1	7,60 mm
Maß L	27,00 mm
für Kabeldurchmesser	10,00 - 14,00 mm
für Nageldurchmesser	2,0 mm
Form	rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Nagel	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>