


# Technisches Datenblatt

## Sprint-Schraube, mit Torx

Art.-Nr. 3198225

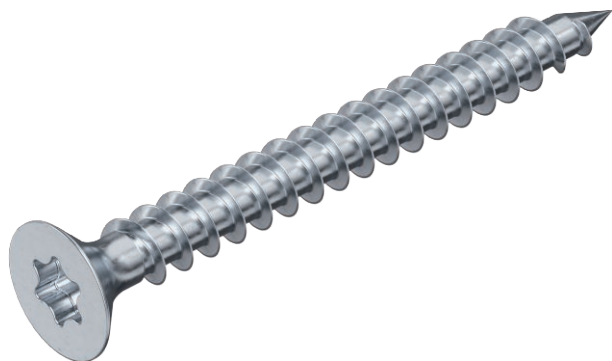

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.  
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.  
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.




**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.                 | 3198225                    |
| Typ                      | 4759T 3.5x30               |
| Bezeichnung 1            | Sprint-Schraube            |
| Bezeichnung 2            | Senkkopf, Antrieb T-Drive  |
| Dimension                | 3,5x30mm                   |
| Werkstoff                | Stahl                      |
| Werkstoff Kürzel         | St                         |
| Oberfläche               | galvanisch verzinkt        |
| Oberfläche nach DIN      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Oberfläche Kürzel        | G                          |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 200 Stück                  |
| Gewicht                  | 0,13 kg/100 St.            |

### Technische Daten

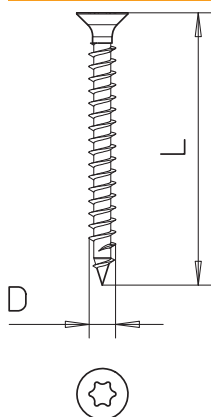

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Länge           | 30,00 mm                            |
| Maß L           | 30,00 mm                            |
| Maß D           | 3,50 mm                             |
| Gehärtet        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kopfdurchmesser | 6,50 mm                             |
| Kopfform        | versenkt                            |
| Schraubensystem | Torx                                |