

Technisches Datenblatt

Gelochtes Montageband

Art.-Nr. 1471120

OBO
BETTERMANN



Gelochtes Montageband in praktischer Abrollbox.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1471120
Typ	5055 LI12 FS
Bezeichnung 1	Montageband
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	12x0,75mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	59,00 kg/100 St.

Technische Daten

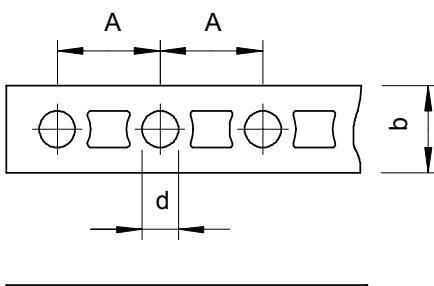

Maß A	14,40 mm
Maß b	12,00 mm
Maß d	5,20 mm
Abmessung	12 x 0,75 mm
Ausführung	perforiert
Größe	I
Lochdurchmesser	5,20 mm
per Rolle	10,00 m
Perforation	rund/vierkant