

Technisches Datenblatt

Gelochtes Montageband

Art.-Nr. 1471171

OBO
BETTERMANN



Gelochtes Montageband in praktischer Abrollbox.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1471171
Typ	5055 LII17 FS
Bezeichnung 1	Montageband
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	17x0,75mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	84,20 kg/100 St.

Technische Daten

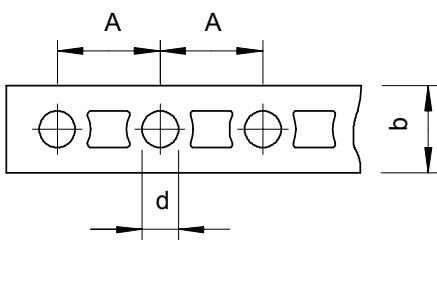

Maß A	20,00 mm
Maß b	17,00 mm
Maß d	6,50 mm
Abmessung	17 x 0,75 mm
Ausführung	perforiert
Größe	II
Lochdurchmesser	6,50 mm
per Rolle	10,00 m
Perforation	rund/vierkant