

Technisches Datenblatt

Gelochtes Montageband

Art.-Nr. 1471260

OBO
BETTERMANN



Gelochtes Montageband in praktischer Abrollbox.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1471260
Typ	5055 LIII26 FS
Bezeichnung 1	Montageband
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	26x1mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	172,30 kg/100 St.

Technische Daten

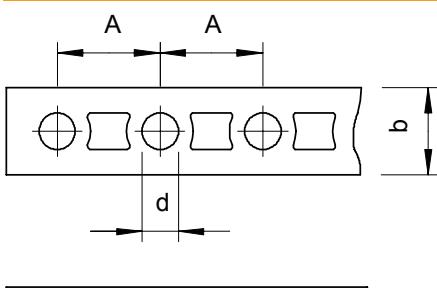

Maß A	25,00 mm
Maß b	26,00 mm
Maß d	8,50 mm
Abmessung	26 x 1 mm
Ausführung	perforiert
Größe	III
Lochdurchmesser	8,50 mm
per Rolle	10,00 m
Perforation	rund/vierkant