

Technisches Datenblatt

Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Art.-Nr. 1473360

OBO
BETTERMANN



Gelochtes Montageband mit PE-Kunststoffummantelung.




Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	1473360
Typ	5055 L PE III 28
Bezeichnung 1	Montageband
Bezeichnung 2	gelocht, kunststoffummantelt
Dimension	28x3,7mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	167,50 kg/100 St.

Technische Daten

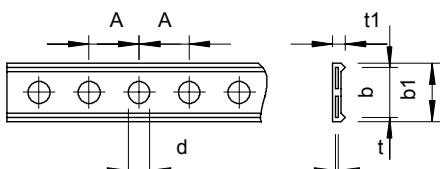

Maß A	20,00 mm
Maß b	26,00 mm
Maß b1	28,00 mm
Maß d	8,50 mm
Maß t	1,00 mm
Maß t1	3,70 mm
Abmessung	28 x 3,7 mm
Ausführung	perforiert
Größe	III
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Lochdurchmesser	8,50 mm
per Rolle	10,00 m
Perforation	rund