

# Technisches Datenblatt

## Gelochtes Montageband, gewellt

Art.-Nr. 1475177

**OBO**  
BETTERMANN



Lochband in gewellter Form, in praktischer Abrolldose.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1475177
Typ	5062 II17 FS
Bezeichnung 1	Montageband
Bezeichnung 2	gelocht, gewellt
Dimension	17x1mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	98,50 kg/100 St.

### Technische Daten

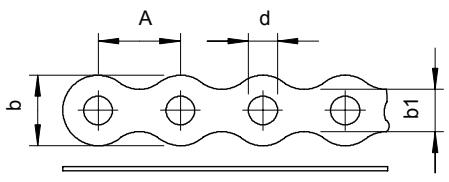

Maß A	20,00 mm
Maß b	17,00 mm
Maß b1	10,40 mm
Maß d	7,00 mm
Abmessung	17 x 1 mm
Ausführung	perforiert
Größe	II
Lochdurchmesser	7,00 mm
per Rolle	10,00 m
Perforation	rund