

Technisches Datenblatt

Gelochtes Montageband, gewellt

Art.-Nr. 1475266

OBO
BETTERMANN



Lochband in gewellter Form, in praktischer Abrolldose.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1475266
Typ	5062 III/26 FS
Bezeichnung 1	Montageband
Bezeichnung 2	gelocht, gewellt
Dimension	26x1,2mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	183,00 kg/100 St.

Technische Daten

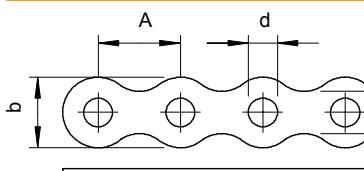

Maß A	25,00 mm
Maß b	26,00 mm
Maß b1	17,20 mm
Maß d	9,00 mm
Abmessung	26 x 1,2 mm
Ausführung	perforiert
Größe	III
Lochdurchmesser	9,00 mm
per Rolle	10,00 m
Perforation	rund