


# Technisches Datenblatt

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakte, 7  
Klemmstellen  
Art.-Nr. 2054000

**OBO**  
BETTERMANN

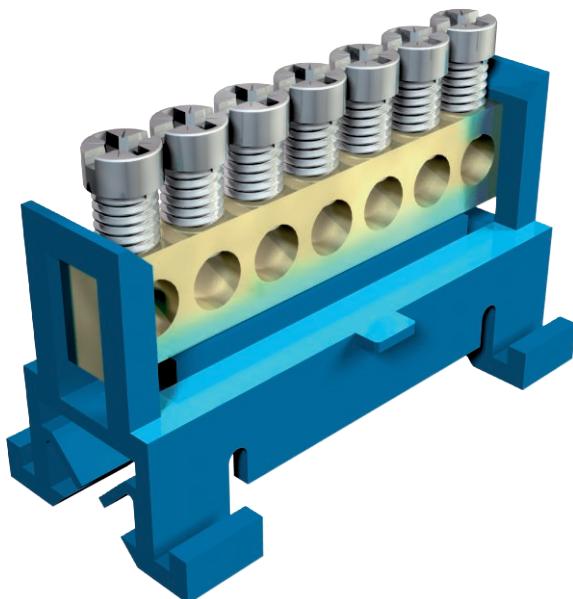

Neutralleiter-Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup>.  
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Auffrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).




PA Polyamid

Produktzusatztext 1 | 60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup>.

## Stammdaten

Art.-Nr.	2054000
Typ	60 N 7x16 BL
Bezeichnung 1	Neutralleiterklemme
Dimension	7x16mm <sup>2</sup>
Farbe	blau
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	2,90 kg/100 St.

## Technische Daten

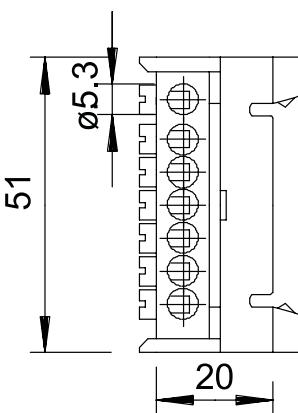

Länge	51,00 mm
Höhe	20,00 mm
Abschlussplatte erforderlich	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Klemmstellen	7
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für flexible Leiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Massivleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	<input type="checkbox"/>
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt	10,00 - 16,00 mm <sup>2</sup>
Polzahl	7
Querschnitt	7 Klemmstellen bis 16 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>