


Technisches Datenblatt

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakte, 12 Klemmstellen
Art.-Nr. 2054094

OBO
BETTERMANN

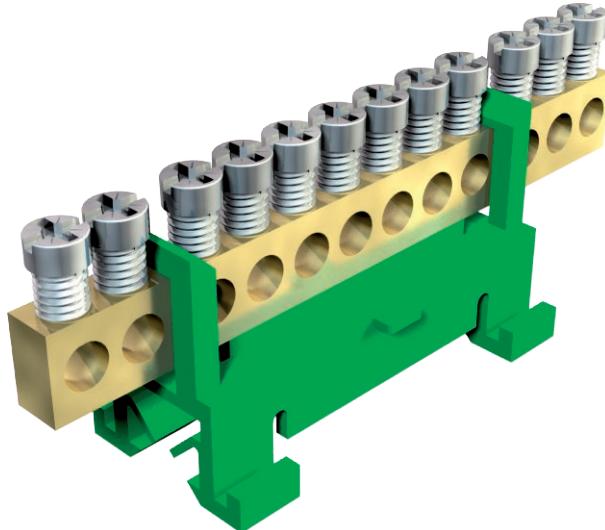

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2054094
Typ	60 S 12x16 GN
Bezeichnung 1	Schutzleiterklemme
Dimension	12x16mm ²
Farbe	grün
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	4,20 kg/100 St.

Technische Daten

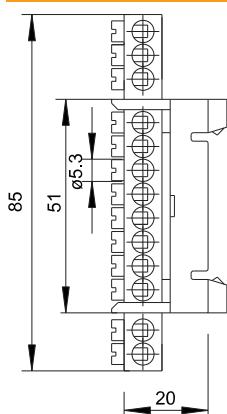

Länge	85,00 mm
Höhe	20,00 mm
Abschlussplatte erforderlich	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Klemmstellen	12
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für flexible Leiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Massivleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	<input type="checkbox"/>
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt	10,00 - 16,00 mm ²
Polzahl	12
Querschnitt	12 Klemmstellen bis 16 mm ² mm ²