


Technisches Datenblatt

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen Art.-Nr. 2054019

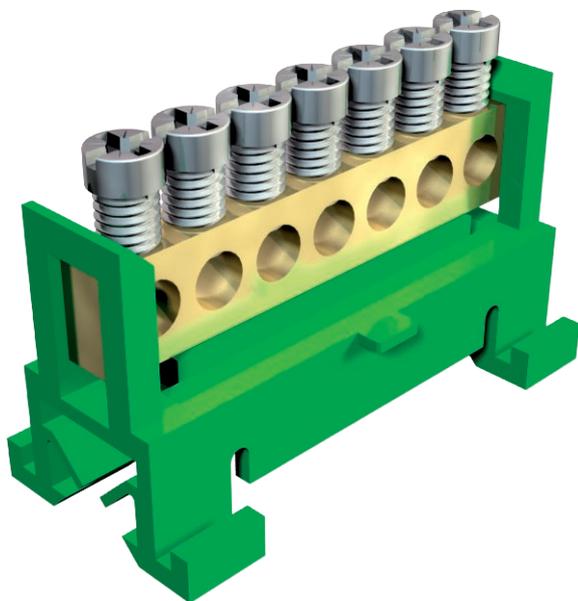

Schutzleiter-Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum
Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer)
oder Flachschiene 10 x 2-2,5 mm (längs).




PA Polyamid

Produktzusatztext 1 | 60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².

Stammdaten

Art.-Nr.	2054019
Typ	60 S 7x16 GN
Bezeichnung 1	Schutzleiterklemme
Dimension	7x16mm ²
Farbe	grün
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	2,90 kg/100 St.

Technische Daten

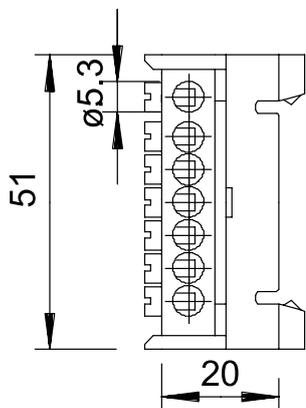

Länge	51,00 mm
Höhe	20,00 mm
Abschlussplatte erforderlich	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Klemmstellen	7
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Geeignet für flexible Leiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Massivleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	<input type="checkbox"/>
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt	10,00 - 16,00 mm ²
Polzahl	7
Querschnitt	7 Klemmstellen bis 16 mm ² mm ²