

# Technisches Datenblatt

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit  
Gewindeanschluss V4A  
Art.-Nr. 1360672

**OBO**  
BETTERMANN



Mit Gewinde M6.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571  
2B blank, nachbehandelt

## Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1360672                              |
| Typ                      | 732 33 A4                            |
| Bezeichnung 1            | Abstandschelle                       |
| Bezeichnung 2            | mit Gewindeanschluss M6              |
| Dimension                | 31-33mm                              |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 |
| Werkstoff Kürzel         | A4                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 25 Stück                             |
| Gewicht                  | 3,19 kg/100 St.                      |

## Technische Daten

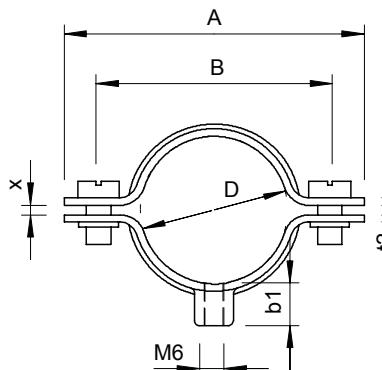

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                          | 64,00 mm                            |
| Maß A                          | 64,00 mm                            |
| Maß B                          | 50,00 mm                            |
| Maß b1                         | 10,00 mm                            |
| Maß t1                         | 1,50 mm                             |
| Maß t2                         | 1,50 mm                             |
| Maß x                          | 2,00 mm                             |
| Abstand zur Wand               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1                                   |
| Ausführung                     | geschlossen                         |
| Befestigungsart                | Gewindeanschluss                    |
| für Durchmesser                | 31-33 mm                            |
| für Durchmesser                | 31,00 - 33,00 mm                    |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/>            |
| Größe                          | M32                                 |
| Halogenfrei                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kunststoffummantelt            | <input type="checkbox"/>            |
| Lochgröße                      | M6 mm                               |
| Materialstärke                 | 1,50 mm                             |
| Schraube                       | M5 x 12                             |
| Spannbereich D                 | 31,00 - 33,00 mm                    |
| UV-beständig                   | <input checked="" type="checkbox"/> |