

Technisches Datenblatt

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.-Nr. 1362011

OBO
BETTERMANN



*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet

*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1362011
Typ	733 16 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	14-16mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,43 kg/100 St.

Technische Daten

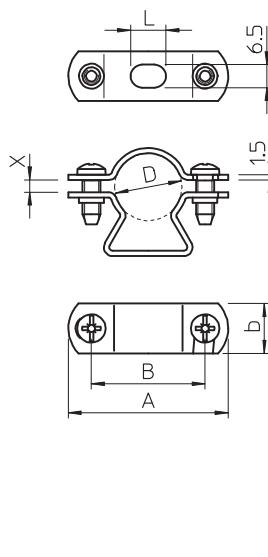

Maß A	43,00 mm
Maß B	30,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	16,00 mm
Maß D	16,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	11,00 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	M16
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 12
Spannbereich D	14,00 - 16,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>