

# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.-Nr. 1362038

**OBO**  
BETTERMANN



\*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet

\*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet

 


A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301  
2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1362038
Typ	733 19 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	17-19mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,80 kg/100 St.


### Technische Daten



Maß A	45,00 mm
Maß B	32,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	19,00 mm
Maß D	19,00 mm



Maß L	10,00 mm
Maß x	10,25 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen

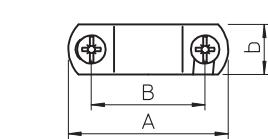

Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	Pg11
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 16
Spannbereich D	17,00 - 19,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>