

# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschele 733 Alu

Art.-Nr. 1362534



\*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

\*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.




**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Art.-Nr.	1362534
Typ	733 19 ALU
Bezeichnung 1	Abstandschele
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	17-19mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	1,02 kg/100 St.

### Technische Daten

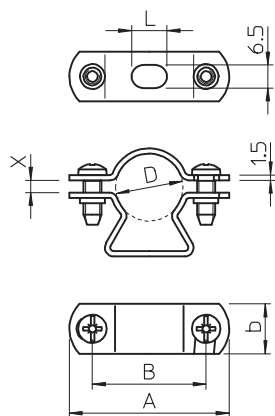

Länge	45,00 mm
Breite	14,00 mm
Maß A	45,00 mm
Maß B	32,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	19,00 mm
Maß D	19,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	10,25 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	Pg11
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 16
Spannbereich D	17,00 - 19,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>