

Technisches Datenblatt

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.-Nr. 1362054

OBO
BETTERMANN



*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet

*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1362054
Typ	733 23 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	21-23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,80 kg/100 St.

Technische Daten

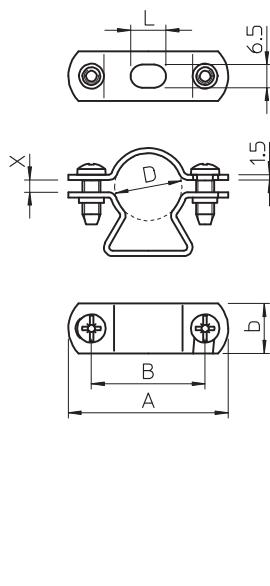

Maß A	52,00 mm
Maß B	39,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	23,00 mm
Maß D	23,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	9,25 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	Pg16
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 16
Spannbereich D	21,00 - 23,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>