

# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.-Nr. 1361659

**OBO**  
BETTERMANN



\*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

\*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571  
2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1361659
Typ	733 23 A4
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	21-23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50,00 Stück
Gewicht	2,71 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.-Nr. 1361659

**OBO**  
BETTERMANN

### Technische Daten

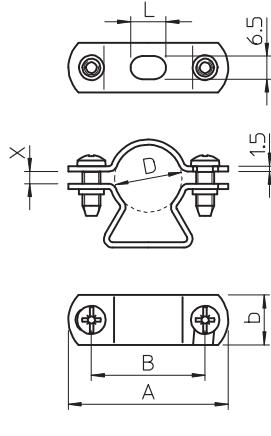

Maß A	52,00 mm
Maß B	39,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	23,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	9,25 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	Pg 16
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 14
Spannbereich D	21,00 - 23,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>