

Technisches Datenblatt

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.-Nr. 1361667

OBO
BETTERMANN



*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1361667
Typ	733 38 A4
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Dimension	30-38mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	4,04 kg/100 St.

Technische Daten

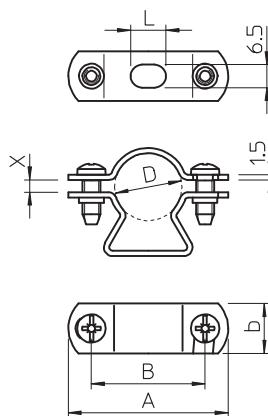

Maß A	70,00 mm
Maß B	54,00 mm
Maß b	16,00 mm
Maß D	38,00 mm
Maß L	10,00 mm
Maß x	11,50 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Größe	M 32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 18
Spannbereich D	30,00 - 38,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>