

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 822, schwer

Art.-Nr. 1013889

**OBO**  
BETTERMANN



Befestigungsschelle einlappig 23mm




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1013889
Typ	822 22.5 A4
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Dimension	23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,34 kg/100 St.

### Technische Daten

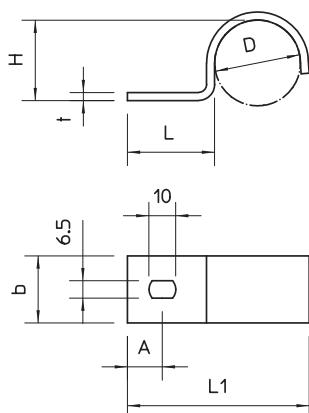

Länge	49,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	21,00 mm
Maß A	11,00 mm
Maß b	20,00 mm
Maß D	22,50 mm
Maß H	21,00 mm
Maß L	23,50 mm
Maß L1	49,00 mm
Maß t	2,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	22.5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Größe	PG16
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>