

Technisches Datenblatt

Spannschloss

Art.-Nr. 5300132



Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4401

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	5300132
Typ	945 M16 A4
Bezeichnung 1	Spannschloss
Dimension	M16
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	100,00 kg/100 St.

Technische Daten

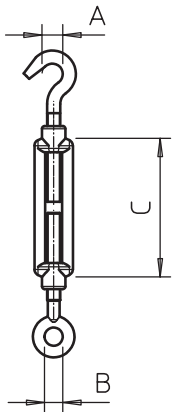

Maß A	22,00 mm
Maß B	19,00 mm
Maß C	170 mm
Bruchlast	10,00 kN
Ø innen	22/19 mm
Gewinde	M16
Länge der Spannmutter C	170,00 mm
Spannweite	110,00 mm