


Technisches Datenblatt

Distanzmuffe

Art.-Nr. 3415104

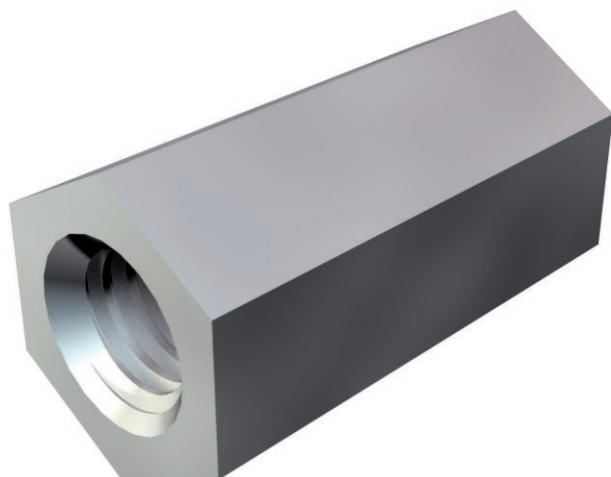


Durchgehendes Innengewinde.

- Zn** Zinkdruckguss
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3415104
Typ	965 M6X40 G
Bezeichnung 1	Distanzmuffe
Dimension	M6x40mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 12329
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	1,50 kg/100 St.

Technische Daten

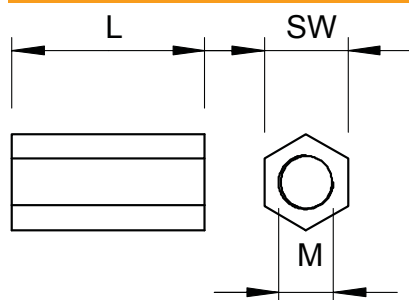

Länge	40,00 mm
Maß L	40,00 mm
Maß M	M6
Maß 1 metrisch	6,00
Maß 2 metrisch	6,00
Durchgehendes Gewinde	<input checked="" type="checkbox"/>
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M6
SW	10,00 mm
Sechskantig	<input checked="" type="checkbox"/>