

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube

Art.-Nr. 1148076

OBO
BETTERMANN

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518




CE

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1148076
Typ	ACMHB M6x30 A4
Bezeichnung 1	Hammerkopfschraube
Bezeichnung 2	für Profilschienen Mittel
Dimension	M6x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,60 kg/100 St.

Technische Daten

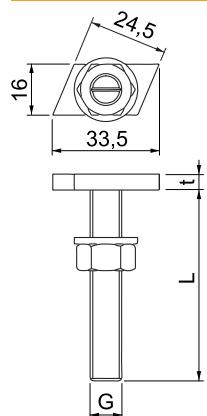

Länge	33,50 mm
Breite	16,00 mm
Höhe	5,00 mm
Maß G	6 mm
Maß L	30,00 mm
Maß t	5,00 mm
Geeignet für Montageschiene	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewinde	M 6 x 30mm
Gewinde metrisch	6