

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinder

Art.-Nr. 1483641

**OBO**  
BETTERMANN

Trägerklammer zum Aufschlagen mit Kabelbinder als individuelle Befestigungslösung am Träger.



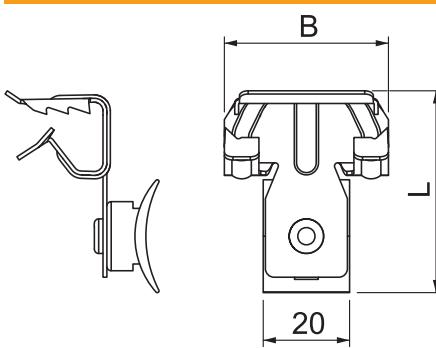
CE St

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

### Stammdaten

Art.-Nr.	1483641
Typ	BCCT 2-4 L240
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Kabelbinder 240mm
Dimension	2-4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,60 kg/100 St.

### Technische Daten

	Maß A	7,50 mm
	Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
	max. D	70,00 Ø
	Befestigungsart	klemmen
	Bruchlast	220,00 N
	Flanschdicke	2,00 - 4,00 mm
	Kabelbandlänge	240,00 mm
	Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
	Scharnierend	<input type="checkbox"/>