

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre

Art.-Nr. 1483907

OBO
BETTERMANN



Trägerklammer zum Aufschlagen für Kabel als individuelle Befestigungslösung am Träger.


CE St

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Art.-Nr.	1483907
Typ	BCC 2-4 D11
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 10-11mm
Dimension	2-4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,50 kg/100 St.

Technische Daten

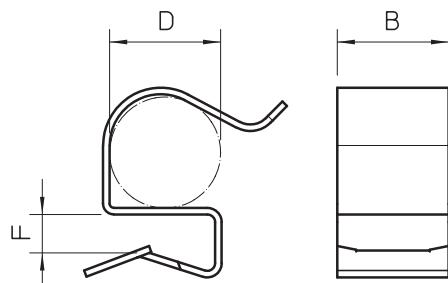

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke	2,00 - 4,00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser	10,00 - 12,00 mm
Spannbereich D	10,00 - 12,00 mm
Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>