

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre

Art.-Nr. 1483903



Trägerklammer zum Aufschlagen für Kabel als individuelle Befestigungslösung am Träger.





St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Art.-Nr.	1483903
Typ	BCC 2-4 D7
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 6-7mm
Dimension	2-4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,40 kg/100 St.

Technische Daten

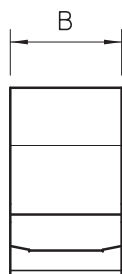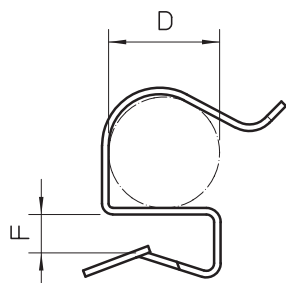

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke	2,00 - 4,00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser	6,00 - 7,00 mm
Spannbereich D	6,00 - 7,00 mm
Scharnier justierbar	☐
Scharnierend	☐