

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, für Rohre

Art.-Nr. 1483905

**OBO**  
BETTERMANN



Trägerklammer zum Aufschlagen für Kabel als individuelle Befestigungslösung am Träger.


CE St

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

### Stammdaten

Art.-Nr.	1483905
Typ	BCC 2-4 D9
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 7-9mm
Dimension	2-4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,45 kg/100 St.

### Technische Daten

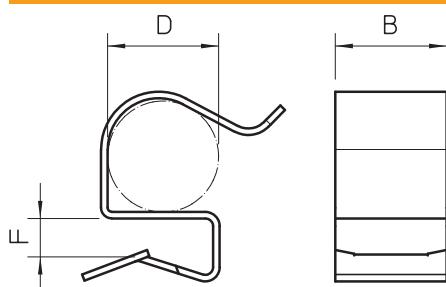

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke	2,00 - 4,00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser	7,00 - 9,00 mm
Spannbereich D	7,00 - 9,00 mm
Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>