

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, für Rohre

Art.-Nr. 1483783




Trägerklammer zum Aufschlagen mit geschlossener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.

<b>St</b>	Stahl
<b>ZL</b>	Zinklamelle

### Stammdaten

Art.-Nr.	1483783
Typ	BCVPC 3-7 D25
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme unten 22-26mm
Dimension	3-7mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	4,50 kg/100 St.

### Technische Daten

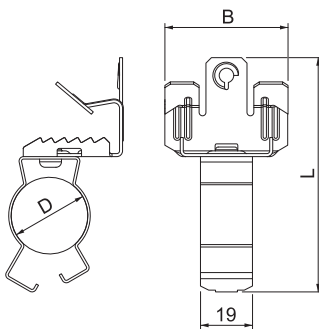

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	450,00 N
Flanschdicke	3,00 - 7,00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser	23,00 - 25,00 mm
Spannbereich D	23,00 - 25,00 mm
Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>