

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre

Art.-Nr. 1483787




Trägerklammer zum Aufschlagen mit geschlossener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Art.-Nr.	1483787
Typ	BCVPC 3-7 D40
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme unten 36-40mm
Dimension	3-7mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	5,60 kg/100 St.

Technische Daten

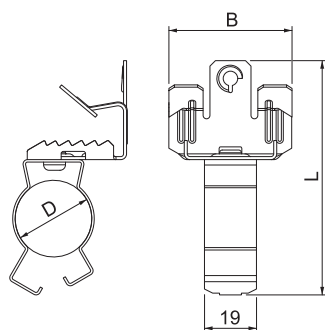

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	450,00 N
Flanschdicke	3,00 - 7,00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser	33,00 - 40,00 mm
Spannbereich D	33,00 - 40,00 mm
Scharnier justierbar	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>