


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, für Rohre

Art.-Nr. 1483757

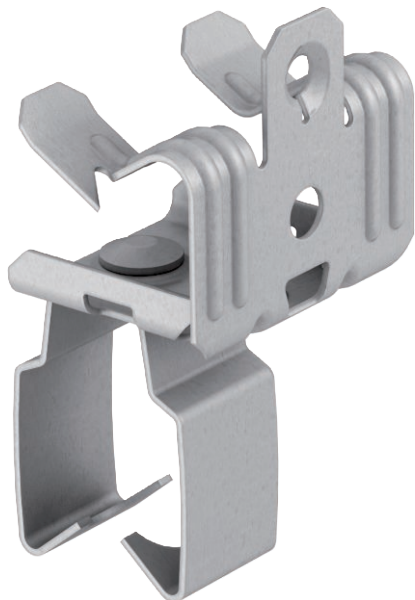

Trägerklammer zum Aufschlagen mit offener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.




St Stahl  
ZL Zinklamelle

### Stammdaten

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1483757                     |
| Typ                      | BCVP0 3-7 D32               |
| Bezeichnung 1            | Trägerklammer               |
| Bezeichnung 2            | mit Rohraufnahme unten 32mm |
| Dimension                | 3-7mm                       |
| Werkstoff                | Stahl                       |
| Werkstoff Kürzel         | St                          |
| Oberfläche               | Zinklamelle                 |
| Oberfläche Kürzel        | ZL                          |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 50 Stück                    |
| Gewicht                  | 3,80 kg/100 St.             |

### Technische Daten

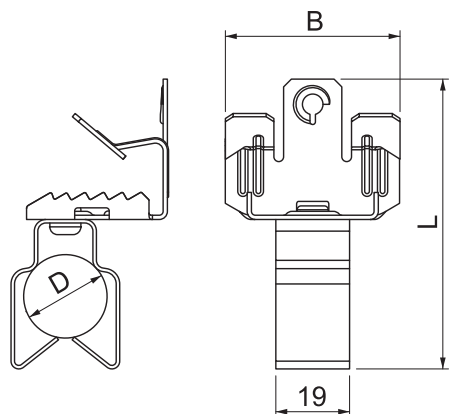

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Anschlussart/-bauteil  | Rohr/Kabel               |
| Befestigungsart        | klemmen                  |
| Bruchlast              | 110,00 N                 |
| Flanschdicke           | 3,00 - 7,00 mm           |
| Gewinde                | M6                       |
| Gewindegröße M         | 6                        |
| Rohrgröße D            | 32,00 mm                 |
| Rohr-/Kabeldurchmesser | 32,00 mm                 |
| Scharnier justierbar   | <input type="checkbox"/> |
| Scharnierend           | <input type="checkbox"/> |