

Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht

Art.-Nr. 1106628

OBO
BETTERMANN



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1106628
Typ	CL2008P2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 11mm
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	21,40 kg/100 m

Technische Daten

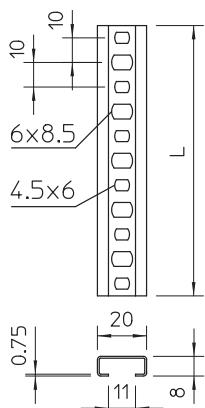

Länge	2.000,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	8,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	20 x 8 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	10,00 mm
Bund	20,00 m
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11,00 mm
Staticher Wert A	
Staticher Wert ly	
Staticher Wert Iz	
Staticher Wert Wy	
Staticher Wert Wz	