


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter ISO 4032

Art.-Nr. 3400379

OBO
BETTERMANN

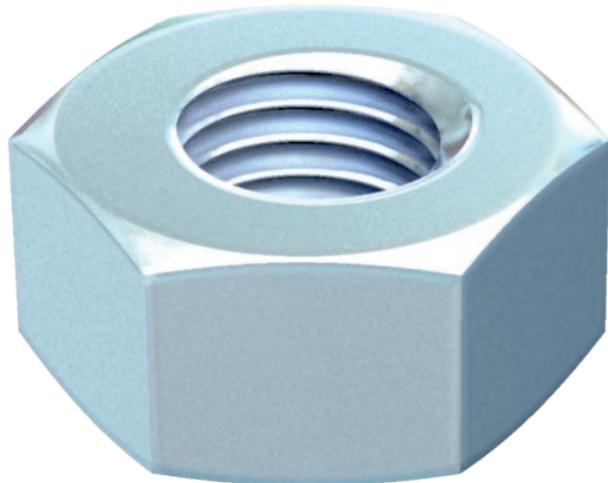

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.


CE st

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3400379
Typ	DIN934 M12 F
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Bezeichnung 2	nach DIN 934
Dimension	M12
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,54 kg/100 St.

Technische Daten

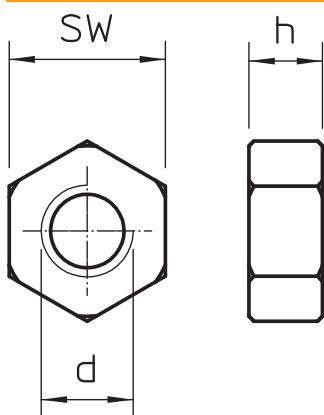

Maß d	12,00 mm
Maß h	10,80 mm
SW	19,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M12
Gewindegöße M	12